


品番：EA424AE-120

品名：呼20/G 3/4"(呼径20) フレキパ° 17° (ナット付セット)

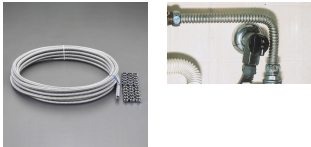

販売価格	35,400円(税抜) / 38,940円(税込)		
カタログ価格	35,400円(税抜) / 38,940円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/01 12:28現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	1074ページ		



仕様

メーカー	カクダイ	型番	※ESCOオリジナルセット品
セット内容	フレキパイプ×1 ナット(2個入り)×15 パッキン(2個入り)×15	呼	20
フレキパイプ			
全長	10m	パイプ外径	20mm
最小曲げ半径	60mm	耐圧	0.75MPa
材質	SUS304		
ナットセット(ナット+パッキン各30個)			
取付ねじ	G3/4"	材質	黄銅、EPDM
熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ			
※フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。また、ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

