 

 


品番 : EA425AG-23

品名 : R 3/8"xR 3/8" ミニボールバルブ (ロングハンドル)

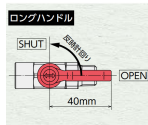

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,460円(税抜) / 1,606円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,460円(税抜) / 1,606円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/12 12:50現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1049ページ | | |



| 品番 | 仕様 | 長さ | 圧力 | 流量 | 材質 |
|------------|-------|------|--------|---------------|----|
| EA425AG-23 | R3/8" | 56mm | 1.0MPa | 2.3 USgal/min | 真鍮 |

仕様

| | | | |
|----------|---|--------|----------|
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | M3-10MLR |
| 取付ねじ | R3/8" | 全長 | 56mm |
| 最小内径 | 7.5mm | 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 使用温度範囲 | -20~80℃ | 使用流体 | 冷温水・油・エア |
| 流量 (CV値) | 2.3 USgal/min | 材質 | 真鍮 |
| 用途 | コンプレッサー等の空圧機器 工作機械および機器 銅管配管機器 小型ポンプ付属機器 船舶、農業用機器 計装用機器 その他産業用機械および器具 | | |

コンパクトタイプのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利

握りやすく開閉操作がラクにできる40mmロングハンドル

配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

