
 
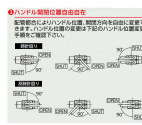
 


品番 : EA425AG-24

品名 : R 1/2"×R 1/2" ミニボールバルブ (ロングハンドル)

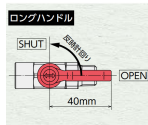

販売価格	1,810円(税抜) / 1,991円(税込)		
カタログ価格	1,810円(税抜) / 1,991円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/12 12:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1049ページ		



品名	規格	単位	価格
EA425AG-24	R1/2"	個	1,810
EA425AG-24	R1/2"	個	1,991

仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	M3-15MLR
取付ねじ	R1/2"	全長	59mm
最小内径	7.5mm	最高使用圧力	1.0MPa
使用温度範囲	-20~80℃	使用流体	冷温水・油・エア
流量 (CV値)	3.7 USgal/min	材質	真鍮
用途	コンプレッサー等の空圧機器 工作機械および機器 銅管配管機器 小型ポンプ付属機器 船舶、農業用機器 計装用機器 その他産業用機械および器具		

コンパクトタイプのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利

握りやすく開閉操作がラクにできる40mmロングハンドル

配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

