
 
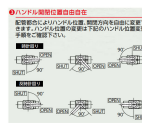
 


品番 : EA425AH-25

品名 : R 3/8"x10.0mm ミニボールバルブ (リングジョイント付)

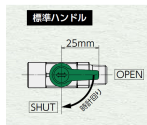

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,780円(税抜) / 1,958円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,780円(税抜) / 1,958円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/06/27 14:34現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1049ページ                      |      |   |



| 規格         | 品名       | 数量 | 単位 | 価格    |
|------------|----------|----|----|-------|
| EA425AH-25 | ミニボールバルブ | 3  | 個  | 5,340 |

仕様

|        |          |        |         |
|--------|----------|--------|---------|
| メーカー   | オンダ製作所   | 型番     | M8-1010 |
| 取付ねじ   | R3/8"    | 適合銅管   | φ10mm   |
| 全長     | 64mm     | 最小内径   | 6mm     |
| 使用最高圧力 | 1.0MPa   | 使用温度範囲 | -20~80℃ |
| 使用流体   | 冷温水・油・エア | 材質     | 真鍮      |

Rねじ×スリーブ式銅管継手

コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。

配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。

リングジョイント付き

※ナットの適正締付トルクは20~25N・mです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.