


品番：EA425BH-116

品名：R 1/8" x 6.0mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)

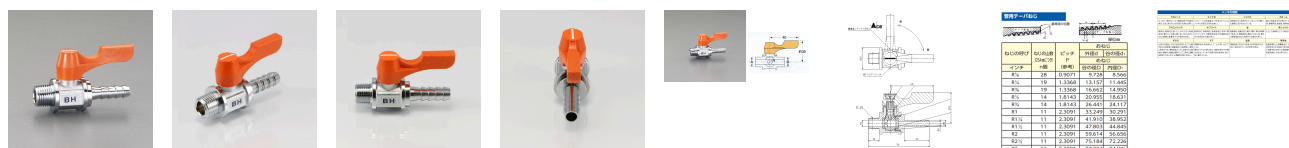

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,750円(税抜) / 1,925円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,750円(税抜) / 1,925円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 9 (2026/07/05 23:43現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1048ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|----------------------------|----------|----------------------|
| メーカー | アソー (ASOH) | 型番 | BH-1106 |
| 取付ねじ | R1/8" | タケノコ外径 | 6mm |
| ボア径 | 6mm | 適合ホース内径※ | 5mm |
| 使用圧力 | 0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可) | 使用温度 | -10~80℃ (凍結箇所は除く) |
| 使用流体 | 空気・水・油 | 材質 | 真鍮(クロムメッキ) |

ホースニップルー体型タイプ

バルブと継手を一体化した、機能性に優れたボールバルブです。

一次側がテーパ(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。

ホースバンドで締め付けることで、ホースを固定できます。

エアークックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

