


品番 : EA425BH-17

品名 : R 1/8" x 7.0mm ボールバルブ(ステム式・アングル)

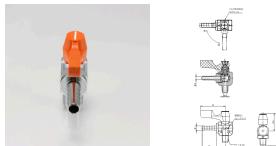

販売価格	1,850円(税抜) / 2,035円(税込)		
カタログ価格	1,850円(税抜) / 2,035円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/16 06:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1090ページ		



仕様

メーカー	アソー(ASOH)	型番	BH-3107
取付ねじ	R1/8"	タケノコ外径	7mm
ボア径	6mm	適合ホース内径※	6mm
使用圧力	0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可)	使用温度	-10~80°C (凍結箇所を除く)
使用流体	空気・水・油	材質	真鍮(クロムメッキ)

ホースニップル一体型のアングルタイプ

一次側がテーパー(R)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。

ボディとソケット部分がアングル(縦型)になったタイプです。

ハンドルの操作位置を変更することができます。

ホースバンドで締め付けることでホースの固定が可能です。

エアーコックの代用に信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

