


品番：EA425BJ-414

品名：R 1/2"x14.0mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)

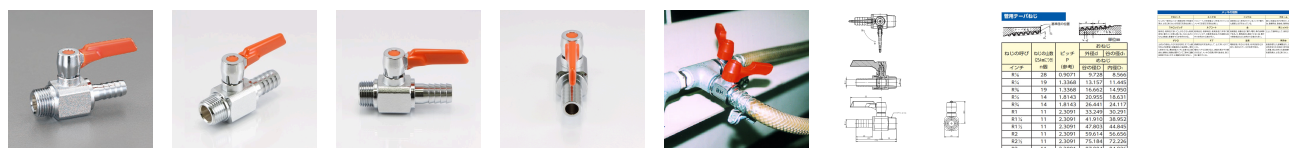

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,250円(税抜) / 4,675円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,250円(税抜) / 4,675円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/10 20:27現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1048ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------|---------------------|--------|----------------------------|
| メーカー | アソー (ASOH) | 型番 | BH-0414 |
| 取付ねじ | R1/2" | タケノコ外径 | 14mm |
| 適合ホース内径※ | 13mm | 使用圧力 | 0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可) |
| 使用温度 | -10~80℃ (凍結箇所除く) | 使用流体 | 空気・水・油 |
| 材質 | 真鍮(クロムメッキ) | | |

ホースニップル一体型

一次側がテーパ(R)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。

ホースバンドで締め付けることで、ホースを固定できます。

少し大きなサイズの小型バルブです。流体抵抗が少なく、油や空圧機器、水道・給湯などにご利用いただけます。

エアークックの代用にも信頼性の高いボールバルブで、ご使用いただけます。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

