



品番：EA425BJ-620

品名：R 3/4"x20.5mm ボールバルブ(ステム式・ミニチュア)

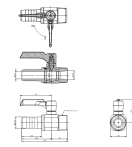

販売価格	4,950円(税抜) / 5,445円(税込)		
カタログ価格	4,950円(税抜) / 5,445円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/10 21:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1048ページ		

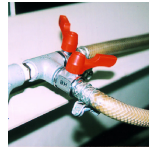

品名	規格	数量	単価	小計
ボールバルブ	R3/4"	6	825.00	4,950.00

品名	規格	数量	単価	小計
ボールバルブ	R3/4"	6	907.50	5,445.00

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	BH-0620
取付ねじ	R3/4"	タケノコ外径	20.5mm
適合ホース内径※	19~20mm	使用圧力	0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可)
使用温度	-10~80℃ (凍結箇所除く)	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮(クロムメッキ)		

ホースニップル一体型

一次側がテーパ(R)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。

ホースバンドで締め付けることで、ホースを固定できます。

少し大きなサイズの小型バルブです。流体抵抗が少なく、油や空圧機器、水道・給湯などにご利用いただけます。

エアークックの代用にも信頼性の高いボールバルブで、ご使用いただけます。

※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

