


品番 : EA425BM-1

品名 : R 1/8" x Rc1/8" ミニボールバルブ(3方)

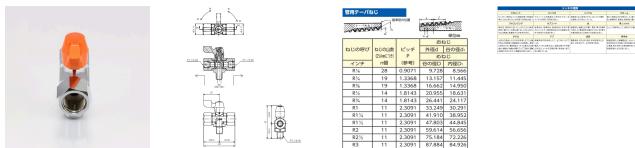

販売価格	3,300円(税抜) / 3,630円(税込)		
カタログ価格	3,300円(税抜) / 3,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 01:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1089ページ		



仕様

メーカー	アソー(ASOH)	型番	BM-5111R
取付ねじ	雄:R1/8" 雌:Rc1/8"×2	ボア径	6mm
使用圧力	0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可)	使用温度	-10~80°C (凍結箇所を除く)
使用流体	空気・水・油	材質	真鍮(クロムメッキ)

縦型三方 外・内ネジ型タイプ

ボディとソケット部分がアングル(縦型)になったタイプです。

一次側テーパー(R)外ネジ、二次側テーパー(Rc)内ネジの縦型三方 外・内ネジの配管用バルブです。

ハンドルの操作位置を変更することができます。

R、Rcネジタイプの汎用性の高い仕様です。

面間も短く、狭小な場所の配管に適しています。

RoHS指令相当品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

