


品番：EA425BM-133

品名：R 3/8"xRc3/8" ミニボールバルブ

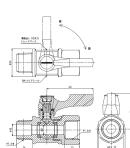

販売価格	2,310円(税抜) / 2,541円(税込)		
カタログ価格	2,310円(税抜) / 2,541円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/04/03 07:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1047ページ		



品番	仕入れ	在庫	販売
EA425BM-133	1000	15	1000

品番	仕入れ	在庫	販売
EA425BM-133	1000	15	1000

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	BM-9033R
取付ねじ	雄: R3/8" 雌: Rc3/8"	ポア径	8mm
使用圧力	0.98Mpa以下 (※真空状態では使用不可)	使用温度	-10~80℃ (凍結箇所を除く)
使用流体	空気・水・油	材質	真鍮(クロムメッキ)
外・内ネジ型のタイプ			
バルブと継手を一体化した、機能性に優れたボールバルブです。			
一次側がテーパ(R)外ネジ、二次側がテーパ(Rc)内ネジの配管用バルブです。			
喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。			
RoHS指令相当品です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.