


品番：EA425BM-2

品名：R 1/4"xRc1/4" ミニボールバルブ(3方)



販売価格	3,300円(税抜) / 3,630円(税込)		
カタログ価格	3,300円(税抜) / 3,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/07/06 00:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1048ページ		

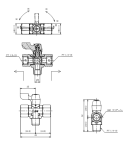

品番	仕様	価格
EA425BM-2	R 1/4"xRc1/4"	3,300円(税抜)

品番	仕様	価格
EA425BM-2	R 1/4"xRc1/4"	3,300円(税抜)

### 仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	BM-5222R
取付ねじ	雄: R1/4" 雌: Rc1/4"×2	ポア径	6mm
使用圧力	0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可)	使用温度	-10~80℃ (凍結箇所を除く)
使用流体	空気・水・油	材質	真鍮(クロムメッキ)

縦型三方 外・内ネジ型タイプ

ボディとソケット部分がアングル(縦型)になったタイプです。

一次側テーパ(R)外ネジ、二次側テーパ(Rc)内ネジの縦型三方 外・内ネジの配管用バルブです。

ハンドルの操作位置を変更することができます。

R、Rcネジタイプの汎用性の高い仕様です。

面間も短く、狭小な場所の配管に適しています。

RoHS指令相当品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

