


品番：EA425BM-266

品名：R 3/4"xG 3/4" ボールバルブ(真鍮)



販売価格	5,140円(税抜) / 5,654円(税込)		
カタログ価格	5,140円(税抜) / 5,654円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/05 23:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1048ページ		

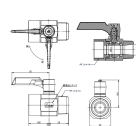

品番	規格	材質	口径	取付ねじ	取付ねじ
EA425BM-266	R3/4"xG3/4"	真鍮	13mm	R3/4"	G3/4"

品番	規格	材質	口径	取付ねじ	取付ねじ
EA425BM-266	R3/4"xG3/4"	真鍮	13mm	R3/4"	G3/4"

品番	規格	材質	口径	取付ねじ	取付ねじ
EA425BM-266	R3/4"xG3/4"	真鍮	13mm	R3/4"	G3/4"

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	BM-0066
取付ねじ	雄: R3/4" 雌: G3/4"	ボール内径	13mm
使用圧力	0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可)	使用温度	-10~80℃ (凍結箇所を除く)
使用流体	空気・水・油	材質	真鍮(クロムメッキ)

外・内ネジ型タイプ

一次側がテーパ(R)外ネジ、二次側が平行(G)内ネジの配管用バルブです。

二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管することができます。

喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。

少し大きなサイズの小型バルブです。流体抵抗が少なく、油や空圧機器、水道・給湯などにご利用いただけます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.