


品番：EA425BR-42

品名：R 1/2"x12.0mm ミニボールバルブ



販売価格	3,320円(税抜)／3,652円(税込)		
カタログ価格	3,320円(税抜)／3,652円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/07 07:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1048ページ		

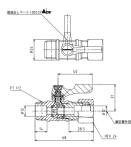

型番	口径	長さ	重量
EA425BR-42	R1/2"	42mm	0.05kg

材質	使用圧力	使用温度
真鍮	0.98MPa以下	-10~80℃



仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	BR-2412
取付ねじ	R1/2"	適用管外径	12mm
ボア径	8mm	使用圧力	0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可)
使用温度	-10~80℃ (凍結箇所を除く)	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮 (クロムメッキ)		
銅管用リング式			
バルブと継手を一体化した、機能性に優れたボールバルブです。			
一次側がテーパ(R)外ネジ、二次側がリング式の銅管固定用継手です。			
銅管やアルミのなまし管などの接続ができます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.