


品番：EA425BS-266

品名：R 3/4"×G 3/4" ボールバルブ(真鍮)

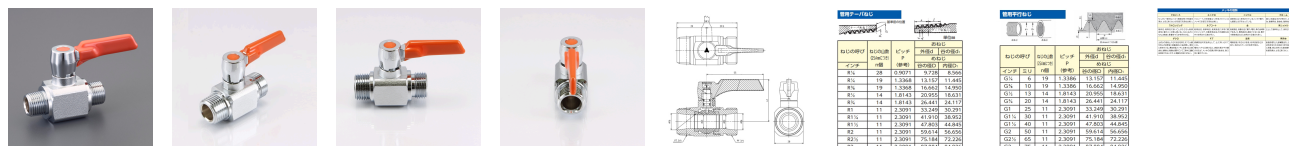

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,450円(税抜) / 4,895円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,450円(税抜) / 4,895円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/10 20:25現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1048ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|----------------------------|-------|----------------------|
| メーカー | アソー (ASOH) | 型番 | BS-0066 |
| 取付ねじ | R3/4"×G3/4" | ボール内径 | 13mm |
| 使用圧力 | 0.98MPa以下 (※真空状態では使用不可) | 使用温度 | -10~80℃ (凍結箇所を除く) |
| 使用流体 | 空気・水・油 | 材質 | 真鍮(クロムメッキ) |

両外ネジ型タイプ

一次側がテーパ(R)外ネジ、二次側が平行(G)外ネジの配管用バルブです。

一般にはない外ネジによる配管が可能です。

ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.