


品番 : EA425BT-103A

品名 : R 3/8" x Rc 3/8" x Rc 3/8" 三方ニホ`-ルバ`ルフ`

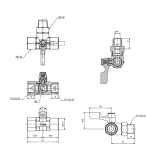

販売価格	4,700円(税抜)／ 5,170円(税込)		
カタログ価格	4,700円(税抜)／5,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/17 16:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1090ページ		

[illegible]

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	BT-4333R
取付ねじ	雄：R3/8” 雌：Rc3/8”×2	ボア径	8mm
使用圧力	0.98MPa以下 （※真空状態では使用不可）	使用温度	－10～80℃ （凍結箇所を除く）
使用流体	空気・水・油	材質	真鍮（クロムメッキ）
内・外ねじタイプ			
3方2面シート弁			
L字方向の流路を切り替えるためのバルブです。			
RoHS指令相当品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.