


品番 : EA425CA-33

品名 : G3/8"xRc3/8" ボールバルブ (真鍮製/蝶ハンドル)



販売価格	1,500円(税抜) / 1,650円(税込)		
カタログ価格	1,500円(税抜) / 1,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/08 21:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0756ページ1050ページ		

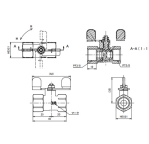

品番	仕口径	配管口径	材質	使用圧力	使用温度
EA425CA-33	G3/8"	Rc3/8"	真鍮	0.98MPa以下	-10℃~80℃

品番	仕口径	配管口径	材質	使用圧力	使用温度
EA425CA-33	G3/8"	Rc3/8"	真鍮	0.98MPa以下	-10℃~80℃

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	VG-1133
取付ねじ	G3/8"×Rc3/8"	使用圧力	0.98MPa以下
使用温度	-10℃~80℃(凍結無きこと)	材質	真鍮
真鍮製蝶ハンドル			
メートルコックをボールバルブで実現			
ゲージ側が平行(G)内ネジ、配管側がテーパ(Rc)内ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.