


品番 : EA425CE-113

品名 : R 3/8" x 12mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)



販売価格	2,620円(税抜) / 2,882円(税込)		
カタログ価格	2,620円(税抜) / 2,882円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/10 07:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1024ページ		

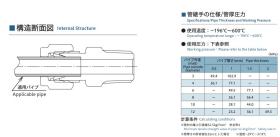

寸法		仕様	
外径	12mm	内径	10mm
ねじ部外径	3/8"	ねじ部内径	10mm
ねじ部長さ	12mm	締付トルク	22~24N·m
温度範囲	-196~600°C	材質	SUS316

## 仕様

メーカー	アオイ	型番	AWH-12-3
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	ハーフユニオン
適用パイプ	ステンレス鋼钢管	適用パイプ外径	12mm
使用温度	-196~600°C	取付ねじ	R3/8"
推奨締付トルク	22~24N·m	材質	SUS316
高圧・高温・低温に耐えられます。			
使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。			
真空ラインでも使用可能です。			
※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.