
品番: EA425CF-123

品名:R3/8"x12mm ユニオン(エルボ/ステンレス製)

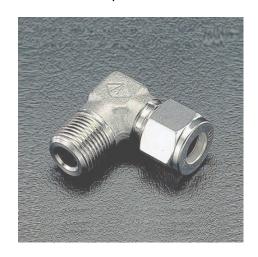

販売価格	3,800円(税抜)/4,180円(税込)				
カタログ価格	3,800円(税抜)/4,180円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>5</b> (2025/11/21 10:55現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1065ページ				











## 仕様

メーカー	アオイ	型番	AWL-12-3
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	エルボユニオン
適用パイプ	ステンレス鋼鋼管	適用パイプ外径	12mm
使用温度	−196~600°C	取付ねじ	R3/8"
推奨締付トルク	22~24N·m	材質	SUS316

高圧・高温・低温に耐えられます。

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

真空ラインでも使用可能です。

※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。

RoHS対応品

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.