


品番：EA425CL-82

品名：R 1/4"x 8mmx 8mm ユニオン(T型/ステンス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,390円(税抜) / 4,829円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,390円(税抜) / 4,829円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/10 23:17現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1024ページ | | |

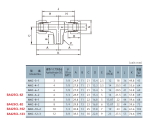

| 品番 | 規格 | 材質 | 取付ねじ | 適用パイプ外径 | 適用パイプ壁厚 | 使用温度 | 推奨締付トルク |
|---------|-------|--------|-------|---------|---------|-----------|----------|
| AWC-8-2 | R1/4" | SUS316 | R1/4" | 8mm | 0.8mm | -196~600℃ | 12~14N・m |

仕様

| | | | |
|---------|-------------------|---------|---------|
| メーカー | アオイ | 型番 | AWC-8-2 |
| シリーズ | AW W-インターロック式締付継手 | 用途 | C型ユニオン |
| 適用パイプ | ステンレス鋼鋼管 | 適用パイプ外径 | 8mm |
| 使用温度 | -196~600℃ | 取付ねじ | R1/4" |
| 推奨締付トルク | 12~14N・m | 材質 | SUS316 |

高圧・高温・低温に耐えられます。

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

真空ラインでも使用可能です。

※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.