


品番 : EA425CT-41

品名 : Rc1/8" x 4mm ユニオン(隔壁/ステンレス製)

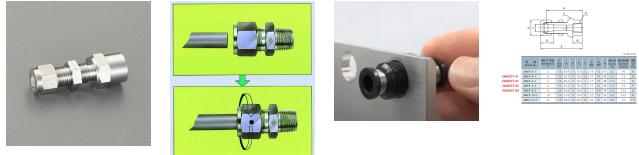

販売価格	2,790円(税抜) / 3,069円(税込)		
カタログ価格	2,790円(税抜) / 3,069円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/10 07:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1024ページ		



#### 仕様

メーカー	アオイ	型番	AWEP-4-1
シリーズ	AW W-インターロック式締付継手	用途	隔壁メスユニオン
適用パイプ	ステンレス鋼钢管	適用パイプ外径	4mm
取付ねじ	Rc1/8"	推奨締付トルク	7~9N·m
取付穴径	11.5mm	最大取付板厚	13.0mm
使用温度	-196~600°C	材質	SUS316

高圧・高温・低温に耐えられます。

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

真空ラインでも使用可能です。

※プラスチックチューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.