


品番 : EA425FA-102

品名 : R 1/4"x10mm ユニオン(ハーフ/ステンレス製)

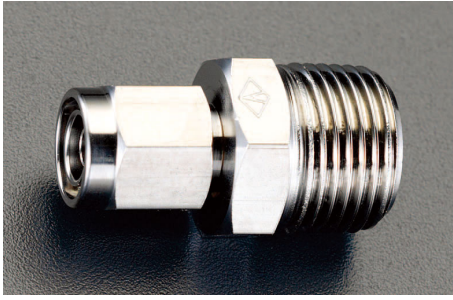

販売価格	2,050円(税抜) / 2,255円(税込)		
カタログ価格	2,050円(税抜) / 2,255円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/27 08:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1026ページ		



項目	仕様
外径	10mm
内径	6.5mm
ねじ	R1/4"
材質	SUS316

締め付けジョイントシリーズ

- 締め付け容易・手・器具なし
- 標準規格のR1/4"ユニオンと同等の圧力に耐える
- 使用温度: 空気: -65~260°C, 水: 0~100°C
- スリーブの一体成型による取付け、取外しの作業時間を短縮

ねじサイズ	推奨締め付けトルク
R1/4"	7~9N・m
R1/2"	12~14N・m
R3/4"	22~24N・m
R1"	28~30N・m

ねじ	外径	内径	長さ	重量
R1/4"	10mm	6.5mm	20mm	0.025kg
R1/2"	15mm	10mm	30mm	0.05kg
R3/4"	20mm	13mm	40mm	0.08kg
R1"	25mm	16mm	50mm	0.12kg

仕様

メーカー	アオイ	型番	esh-1065-2
シリーズ	es-fit	用途	ハーフユニオン
チューブ外径	10mm	チューブ内径	6.5mm
使用流体	空気、水、薬品など	使用温度	空気: -65~260°C 水: 0~100°C
取付ねじ	R1/4"	推奨締め付けトルク	12~14N・m
材質	SUS316		

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

ナットとスリーブが一体した構造の為、作業効率が向上。

配管時のチューブがねじれにくいです。

繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。

禁油処理をおこなっています。

材質がSUS316のため、優れた耐蝕性があります。

流量特性に優れた継手。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.