



品番：EA425FB-102A

品名：R 1/4"x10mm ユニオン(エルボ` /ステンス製)

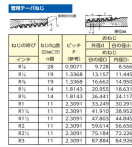

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,310円(税抜) / 3,641円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,310円(税抜) / 3,641円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/06/13 00:35現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1026ページ | | |

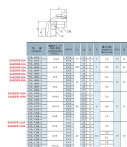

締め付けジョイントシリーズ

- 標準用流体: 空気、水、薬品類
- 最高許容圧力: チューブ標準許容圧力に準じる
- 使用温度: 空気: 0~100℃
- スリーブの交換は、本製品に本志取付け、取外しの作業要無きを特徴

| 管径 | 標準締付トルク |
|-----|----------|
| φ6 | 7~9N・m |
| φ8 | 12~14N・m |
| φ10 | 22~24N・m |
| φ12 | 28~30N・m |

仕様

| | | | |
|--------|-----------|---------|------------------------|
| メーカー | アオイ | 型番 | ESIL-1065-2 |
| シリーズ | es-fit | 用途 | エルボユニオン |
| チューブ外径 | 10mm | チューブ内径 | 6.5mm |
| 使用流体 | 空気、水、薬品など | 使用温度 | 空気: -65~260℃、水: 0~100℃ |
| 取付ねじ | R1/4" | 推奨締付トルク | 12~14N・m |
| 材質 | SUS316L | | |

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

ナットとスリーブが一体化した構造の為、作業効率が向上。

配管時のチューブがねじれにくいです。

繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。

禁油処理をおこなっています。

材質がSUS316のため、優れた耐蝕性があります。

流量特性に優れた継手。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.