



品番：EA425FB-122A

品名：R 1/4"x12mm ユニオン(エルボ` /ステンス製)

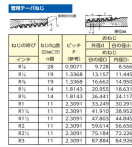

販売価格	3,340円(税抜) / 3,674円(税込)		
カタログ価格	3,340円(税抜) / 3,674円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/04 02:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1026ページ		

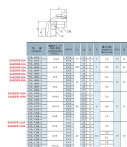

締め付けジョイントシリーズ

- 標準用流体: 空気、水、薬品類
- 最高許容圧力: チューブ標準許容圧力に準じる
- 使用温度: 空気: -65 ~ 260℃
- スリーブ: スリーブ本体に本志取付、取外しの作業簡便性を確保

スリーブサイズ	推奨締付トルク
R1/4"	7 ~ 9N・m
R1/2"	12 ~ 14N・m
R3/4"	22 ~ 24N・m
R1"	28 ~ 30N・m

仕様

メーカー	アオイ	型番	ESIL-1208-2
シリーズ	es-fit	用途	エルボユニオン
チューブ外径	12mm	チューブ内径	8mm
使用流体	空気、水、薬品など	使用温度	空気: -65~260℃、水: 0~100℃
取付ねじ	R1/4"	推奨締付トルク	12~14N・m
材質	SUS316L		

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

ナットとスリーブが一体化した構造の為、作業効率が向上。

配管時のチューブがねじれにくいです。

繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。

禁油処理をおこなっています。

材質がSUS316のため、優れた耐蝕性があります。

流量特性に優れた継手。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.