


品番：EA425FB-61A

品名：R 1/8"x 6mm ユニオン(エルボ<sup>®</sup> /ステンレス製)



販売価格	2,050円(税抜) / 2,255円(税込)		
カタログ価格	2,050円(税抜) / 2,255円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/04/04 02:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1026ページ		

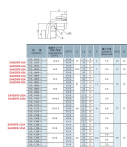

品名	型番	材質	規格	単位	在庫
エルボユニオン	ESIL-0604-1	SUS316L	R1/8" x 6mm	個	9

品名	型番	材質	規格	単位	在庫
エルボユニオン	ESIL-0604-1	SUS316L	R1/8" x 6mm	個	9

仕様

メーカー	アオイ	型番	ESIL-0604-1
シリーズ	es-fit	用途	エルボユニオン
チューブ外径	6mm	チューブ内径	4mm
使用流体	空気、水、薬品など	使用温度	空気: -65~260℃、水: 0~100℃
取付ねじ	R1/8"	推奨締付トルク	7~9N・m
材質	SUS316L		

使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。

ナットとスリーブが一体化した構造の為、作業効率が向上。

配管時のチューブがねじれにくいです。

繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。

禁油処理をおこなっています。

材質がSUS316のため、優れた耐蝕性があります。

流量特性に優れた継手。

RoHS対応品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.