

品番：EA425K-7D

品名：7/12mmx10m シリコンチューブ




販売価格	16,300円(税抜)／ 17,930円(税込)			
カタログ価格	16,300円(税抜)／17,930円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/14 22:01現在)			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ				



シリコンの特性

耐熱性、耐寒性、柔軟性に優れ、不燃性である。
しかし、油類に対しては耐性が劣るため、油類が使用される場合、他の材料に交換していただく必要がある。

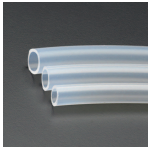

仕様

外径×内径	12×7mm		
恒温時最高180℃まで弾性性質を保持しオゾン、温度、電気絶縁、熱水、薬品に対して優れた耐性を示します。			
長さ	10m	軟性タイプ 入数	1本
材質	シリコン	硬さ	54度

代替品

	品番 EA425K-7DA コメント 変更点:硬さ
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.