


品番：EA425PA-2

品名：4mm・12.5L/min 真空発生器

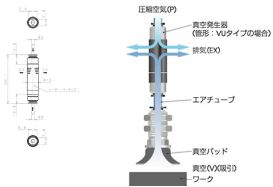

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,200円(税抜) / 2,420円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,200円(税抜) / 2,420円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/22 08:35現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1029ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--|--------|-----------|
| メーカー | 日本ピスコ(PISCO) | 型番 | VUH07-44A |
| 適用チューブ | φ4mm | 使用流体 | 空気 |
| 使用圧力範囲 | 0.15~0.7MPa | 定格供給圧力 | 0.5MPa |
| 使用温度範囲 | 0~60℃(凍結なきこと) | 到達真空度 | -92kPa |
| 吸込流量 | 12.5L/min | 消費流量 | 23L/min |
| 材質 | 本体樹脂:PBT 金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ) 開放リング:POM シールゴム:NBR | 重量 | 20g |

管形ユニオンストレートタイプ(大気開放)

圧縮空気から真空への交換がワンライン可能

ワークを搬送させるための必需品

圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組み合わせることでワークの搬送に利用できます。

RoHS2対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

