
 


品番：EA425PA-21

品名：6mm・42L/min 真空発生器

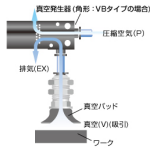

販売価格	2,750円(税抜) / 3,025円(税込)		
カタログ価格	2,750円(税抜) / 3,025円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/13 00:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1029ページ		



仕様

メーカー	日本ピスコ(PISCO)	型番	VBL10-66P
適応チューブ	φ6mm	使用流体	空気
使用圧力範囲	0.15~0.7MPa	定格供給圧力	0.5MPa
使用温度範囲	0~60℃(凍結なきこと)	到達真空度	-66kPa
吸込流量	42L/min	消費流量	46L/min
材質	本体樹脂:PBT 金属部:黄銅(無電解Niメッキ) 開放リング:POM シールゴム:NBR	重量	17.5g

角形ユニオンタイプ

機械式真空スイッチと一体化されたタイプ

ワークを搬送するための必需品

圧縮空気を真空中に変化させ、真空パッドと組み合わせることでワークの搬送に利用できます。

RoHS2対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

