


品番 : EA425PA-22

品名 : 6mm・28L/min 真空発生器

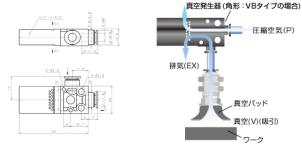

販売価格	2,750円(税抜) / 3,025円(税込)		
カタログ価格	2,750円(税抜) / 3,025円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 01:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1071ページ		



仕様

メーカー	日本ピスコ(PISCO)	型番	VBH10-66P
適応チューブ	φ 6mm	使用流体	空気
使用圧力範囲	0.15~0.7MPa	定格供給圧力	0.5MPa
使用温度範囲	0~60°C(凍結なきこと)	到達真空度	-93kPa
吸込流量	28L/min	消費流量	46L/min
材質	本体樹脂:PBT 金属部:黄銅(無電解Niメッキ) 開放リング:POM シールゴム:NBR	重量	19g

角形ユニオンタイプ

機械式真空スイッチと一体化されたタイプ

ワークを搬送するための必需品

圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組み合わせることでワークの搬送に利用できます。

RoHS2対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

