


品番 : EA425SD-61

品名 : R1/8"x 6mm 開閉バルブ

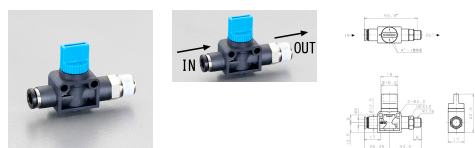

販売価格	1,430円(税抜) / 1,573円(税込)		
カタログ価格	1,430円(税抜) / 1,573円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/13 00:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1029ページ		



仕様

メーカー	日本ピスコ(PISCO)	型番	HV6-01-2
入力側(チューブ外径)	6mm	出力側(取付ねじ)	R1/8"
使用流体	空気	最高使用圧力	1.0MPa
使用真空圧力	-100kPa	使用温度範囲	0~60°C(凍結なきこと)
材質	本体樹脂部:PBT 金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ) ハンドル:POM シールゴム:NBR	重量	29g
ワンタッチ継手内蔵型			
2方弁タイプ(排気機能無し)			
機器への空気圧入力を開閉			
タンク等残圧を排気したくない機器のエア供給用として適します。			
RoHS2対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

