


品番：EA425SL-33

品名：R3/8"xR3/8" 開閉バルブ(残圧排気機能付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,980円(税抜) / 2,178円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,980円(税抜) / 2,178円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/13 04:00現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1029ページ | | |

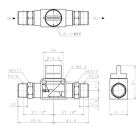

仕様

| | | | |
|--------------------------------|---|-----------|---------------|
| メーカー | 日本ピスコ(PISCO) | 型番 | HV03-03 |
| 入力側(取付ねじ) | R3/8" | 出力側(取付ねじ) | R3/8" |
| 使用流体 | 空気 | 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 使用真空圧力 | -100kPa | 使用温度範囲 | 0~60℃(凍結なきこと) |
| 材質 | 本体樹脂:PBT 金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ) ハンドル:POM シールゴム:NBR | 重量 | 78g |
| 3方弁タイプ(排気機能有り) | | | |
| 機器への空気圧入力を開閉 | | | |
| タンク等残圧を排気したくない機器のエア供給用として適します。 | | | |
| RoHS2対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.