


品番：EA425TC-41

品名：4mm ミニボールバルブ

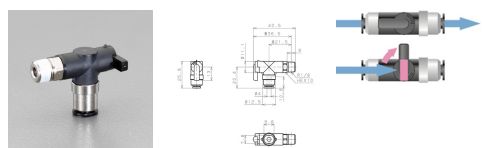

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,260円(税抜) / 1,386円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,260円(税抜) / 1,386円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/13 01:38現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1029ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|------------------|--------|---|
| メーカー | 日本ピスコ(PISCO) | 型番 | BVLC01-4 |
| チューブ外径 | 4mm | ねじサイズ | R1/8" |
| 使用流体 | 空気 | 最高使用圧力 | 0.7MPa |
| 使用真空圧力 | -100kPa | 使用温度範囲 | 0~60°C(凍結なきこと) |
| 有効断面積 | 4mm ² | 材質 | 本体樹脂部:PBT 金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ) 開放リング:POM シールゴム:NBR |
| 重量 | 21g | | |

レバーに目盛り付。簡単な流量調整が可能

機器への空気圧入力を開閉

水を流す事も可能

- ※使用流体が水の際は、次の条件を必ず守ってください。
- ・水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力いかに抑えて使用してください。
 - ・一般水道水は使用可能です。
 - ・水使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。

RoHS2対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.