


品番 : EA425TC-61

品名 : 6mm ミニボールバルブ

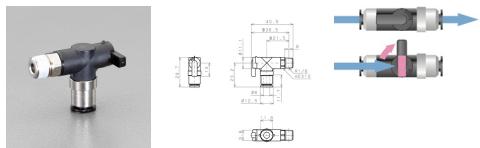

販売価格	1,640円(税抜) / 1,804円(税込)		
カタログ価格	1,640円(税抜) / 1,804円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/15 04:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1070ページ		



## 仕様

メーカー	日本ピスコ(PISCO)	型番	BVLC01-6
チューブ外径	6mm	ねじサイズ	R1/8"
使用流体	空気	最高使用圧力	0.7MPa
使用真空圧力	-100kPa	使用温度範囲	0~60°C(凍結なきこと)
有効断面積	8mm <sup>2</sup>	材質	本体樹脂部:PBT 金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ) 開放リング:POM シールゴム:NBR
重量	21g		

機器への空気圧入力を開閉

水を流す事も可能。

※使用流体が水の時は、次の条件を必ず守ってください。

- ・水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力いかに抑えて使用してください。
- ・一般水道水は使用可能です。
- ・水使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。

RoHS2対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.