


品番：EA425TL-8

品名：8mm ボールバルブ

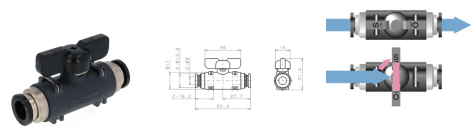

販売価格	1,760円(税抜)／1,936円(税込)		
カタログ価格	1,760円(税抜)／1,936円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/03/24 10:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1029ページ		



仕様

メーカー	日本ピスコ(PISCO)	型番	BVU20-0808
チューブ外径	8mm	使用流体	空気 水(条件有)
最高使用圧力	0.9MPa	使用真空圧力	−100kPa
使用温度範囲	0〜60℃(凍結なきこと)	有効断面積	20.5mm ²
材質	本体樹脂部:PPS(GF30%) 金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ) 開放リング:POM シールゴム:NBR	重量	41g
機器への空気圧入力を開閉			
水を流す事も可能			
※使用流体が水の時、次の条件を必ず守ってください。 ・サージ圧力最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。 ・一般水道水は使用可能。 ・インサートリングを必ずご使用ください。			
RoHS2対応品			

