


品番：EA425TM-82

品名：R1/4"x 8mm ボールバルブ

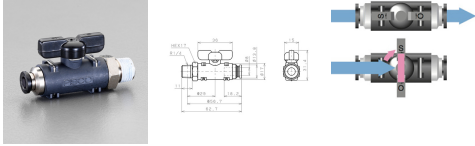

販売価格	1,760円(税抜) / 1,936円(税込)		
カタログ価格	1,760円(税抜) / 1,936円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/13 04:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1029ページ		



#### 仕様

メーカー	日本ピスコ(PISCO)	型番	BVC20-0802
チューブ外径	8mm	ねじサイズ	R1/4"
使用流体	空気 水(条件有)	最高使用圧力	0.9MPa
使用真空圧力	-100kPa	使用温度範囲	0~60℃(凍結なきこと)
有効断面積	18.5mm <sup>2</sup>	材質	本体樹脂部:PPS(GF30%) 金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ) 開放リング:POM シールゴム:NBR
重量	57g		

機器への空気圧入力を開閉

水を流す事も可能

- ※使用流体が水の時は、次の条件を必ず守ってください。
- ・水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
  - ・一般水道水は使用可能です。
  - ・水使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。

RoHS2対応品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.