


品番：EA425TM-83

品名：R3/8"x 8mm ボールバルブ

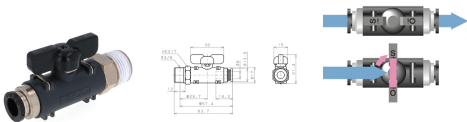

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,760円(税抜) / 1,936円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,760円(税抜) / 1,936円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 8 (2026/06/13 04:00現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1029ページ                      |      |   |



#### 仕様

|        |                     |        |  |
|--------|---------------------|--------|--|
| メーカー   | 日本ピスコ(PISCO)        | 型番     | BVC20-0803   |
| チューブ外径 | 8mm                 | ねじサイズ  | R3/8"  |
| 使用流体   | 空気<br>水(条件有)        | 最高使用圧力 | 0.9MPa   |
| 使用真空圧力 | -100kPa             | 使用温度範囲 | 0~60℃(凍結なきこと)  |
| 有効断面積  | 18.5mm <sup>2</sup> | 材質     | 本体樹脂部:PPS(GF30%)<br>金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ)<br>開放リング:POM<br>シールゴム:NBR |
| 重量     | 66g                 |        |  |

機器への空気圧入力を開閉

水を流す事も可能

- ※使用流体が水の際は、次の条件を必ず守ってください。
- ・水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
  - ・一般水道水は使用可能です。
  - ・水使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。

RoHS2対応品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.