


品番：EA425TM-83

品名：R3/8"x 8mm ボールバルブ

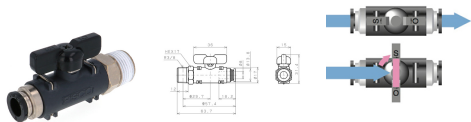

販売価格	2,280円(税抜)／2,508円(税込)		
カタログ価格	2,280円(税抜)／2,508円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/12/17 08:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1070ページ		



仕様

メーカー	日本ピスコ(PISCO)	型番	BVC20-0803
チューブ外径	8mm	ねじサイズ	R3/8”
使用流体	空気 水(条件有)	最高使用圧力	0.9MPa
使用真空圧力	－100kPa	使用温度範囲	0～60℃(凍結なきこと)
有効断面積	18.5mm ²	材質	本体樹脂部:PPS(GF30%) 金属部:黄銅(無電解ニッケルメッキ) 開放リング:POM シールゴム:NBR
重量	66g		
機器への空気圧入力を開閉			
水を流す事も可能			
※使用流体が水の時は、次の条件を必ず守ってください。 ・水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。 ・一般水道水は使用可能です。 ・水使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。			
RoHS2対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.