
 


品番 : EA426AF-24

品名 : Rc1/4" x 6.35mm リングジョイント

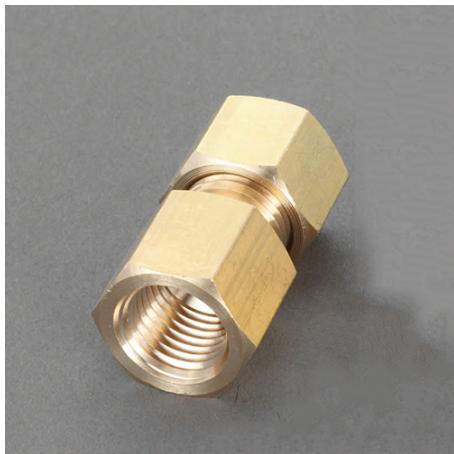

販売価格	460円(税抜)／506円(税込)		
カタログ価格	460円(税抜)／506円(税込)		
在庫数	最新在庫: 25 (2025/12/16 13:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1073ページ		



**钢管接手(リングジョイント)作業要領**  
■鍵をリングナットの穴へ止まる位置まで差し込み、ナットを手で締め付けた後、スパナで1/2回転するまで徐々に力がかかるので下さい。また、接合箇所の腐、打痕、腐食等には注意して下さい。また、過度の締付けは変形による後れの発生や隙間漏洩による事後の「応力腐食割れ」を生じる原因になります。

仕様

メーカー	アソー(ASOH)	型番	RF-1202
取付ねじ	Rc1/4"	適用管外径	6.35mm
本体六角対辺	17mm	ナット六角対辺	17mm
全長	32mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150°C	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮	入数	1個

## 内ネジ・リングジョイント

銅管と機器、または装置を接続するためのリング式の取付側のネジが内ネジタイプのジョイントです。

専用工具を使わずに接続が可能です。専用工具を使わずに接続が可能です。

リング玉1個付属

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.