


品名 : R 1/8"x9.53mm リングジョイント

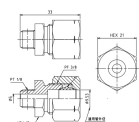

販売価格	555円(税抜)／ 611円(税込)		
カタログ価格	555円(税抜)／611円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/03/24 13:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1032ページ		



■鋼線をリングナットの穴へ止める位置まで引き込み、ナットを手で締めつけた後、スリヤナットを1回転するまで徐々に締め付けて下さい。
※接続部の漏れ、打撃、腐食跡には注意して下さい。また、過度の締め付けは変形による液漏れの原因や残留応力による事後の「応力腐食割れ」を生じる原因になります。

メーカー	アソー (ASOH)	型番	RS-1103
取付ねじ	R1/8”	適用管外径	9.53mm
本体六角対辺	17mm	ナット六角対辺	21mm
全長	33mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	－50～150℃	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮	入数	1個

リング玉1個付属

© 2018 ESCO Co.,Ltd.