


品名 : R 3/8"x6.35mm リングジョイント



販売価格	460円(税抜)／ 506円(税込)		
カタログ価格	460円(税抜)／506円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/03/24 12:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1032ページ		

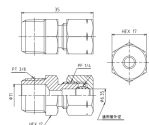

■鋼線をリングナットの穴へ止める位置まで
し込み、ナットを手で締めつけた後、スリ
ッパで1回転回すまで徐々に締め付けて下さい
※溶接部の熱、打撃、腐食防止には注意して
下さい。また、通常の締め付けは変形による強度の
低下や残留応力による事後の「応力腐食割れ」引
起による原因になります。

メーカー	アソー (ASOH)	型番	RS-1302
取付ねじ	R3/8”	適用管外径	6.35mm
本体六角対辺	17mm	ナット六角対辺	17mm
全長	35mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	－50～150℃	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮	入数	1個

リング玉1個付属

© 2018 ESCO Co.,Ltd.