


品番：EA426AH-55

品名：R 1/4"x 6 mm リングジョイント(エルボ)

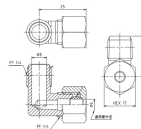

販売価格	730円(税抜) / 803円(税込)		
カタログ価格	730円(税抜) / 803円(税込)		
在庫数	最新在庫: 32 (2026/06/13 04:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1032ページ		



銅管継手(リングジョイント)作業要領
銅管をリングジョイントに止める位置まで滑
し込め、ナットを規定のトルクで締め、二回で
一回転するまで確実に締め付けて下さい。
締め付けの順序は図面に準じて下さい。
また、過剰の締め付けによる管の破
壊や漏れの原因となりますのでご注意ください。

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	RL-1206
取付ねじ	R1/4"	適用管外径	6mm
ナット六角対辺	17mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150℃	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮	入数	1個
リングエルボ			
銅管と機器、または装置を接続するためのリング式のエルボタイプのリングジョイントです。			
専用工具を使わずに接続が可能です。			
リング玉1個付属			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.