


品番：EA426AH-63

品名：R 3/8"x9.53mm リングジョイント(エルボ)



販売価格	1,140円(税抜) / 1,254円(税込)		
カタログ価格	1,140円(税抜) / 1,254円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/04/22 07:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1032ページ		

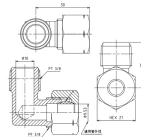

管性継手(リングジョイント)作業要領
■継手(リングジョイント)の組み立ては必ず組み立て要領に従って行ってください。組み立て要領には必ずお読みください。また、過剰な締め付けによる破損の発生や、過剰な締め付けによる破損の発生を防止するために、必ず組み立て要領に従って行ってください。

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	RL-1303
取付ねじ	R3/8"	適用管外径	9.53mm
ナット六角対辺	21mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	-50~150℃	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮	入数	1個

リングエルボ

銅管と機器、または装置を接続するためのリング式のエルボタイプのリングジョイントです。

専用工具を使わずに接続が可能です。

リング玉1個付属

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.