
 
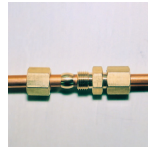


品番：EA426AJ-25

品名：10 x 10 mm リングジョイント(中間)



販売価格	660円(税抜) / 726円(税込)		
カタログ価格	660円(税抜) / 726円(税込)		
在庫数	最新在庫: 55 (2025/06/24 02:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1073ページ		

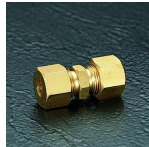

両口リングジョイント作業要領
■両口リングジョイントの取付は、必ず両側から
同時に、かつ同時に締め付けを行ってください。
片側から締め付けると、締め付けが不十分で、
使用中に漏れが発生する可能性があります。
また、締め付けの順序は、必ず両側から
同時に締め付けを行ってください。
また、締め付けの順序は、必ず両側から
同時に締め付けを行ってください。

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	RS-2310
適用管外径	10mm	本体六角対辺	17mm
ナット六角対辺	21mm	全長	46mm
使用圧力	3.45MPa以下	使用温度	-50~150℃
使用流体	空気・水・油	材質	真鍮
入数	1個		

両口リングジョイント

銅管と銅管を接続するためのリングジョイントです。

専用工具を使わずに接続が可能です。

リング玉2個付属

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.