


品番 : EA426AK-6A

品名 : 6 x 6 x 6 mm リンク"ジ" ヨイント(テーラズ)

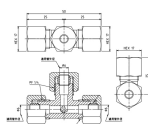

販売価格	1,320円(税抜)／1,452円(税込)		
カタログ価格	1,320円(税抜)／1,452円(税込)		
在庫数	最新在庫: 22 (2026/03/24 11:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1033ページ		



■鋼索をリングジョイントの穴へ止める位置まで引き込み、ネットを手で締めつけた後、スリッパで1回回転すると手で引くのに比べて2倍の力で引っ張られる。打撃、腐食跡には注意して下し、また、通常の締め付けは変形による破れの発生や強度低下による事後の「応力腐食割れ」を生じる原因になります。

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	RT-3206
適用管外径	6mm	ナット六角対辺	17mm
面間	50mm	使用圧力	3.45MPa以下
使用温度	−50〜150℃	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮	入数	1個
リング玉3個付属			
分岐もしくは集合用のリングジョイントです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.