


品番：EA426AL-6A

品名：6 x 6 mm リングジョイント(エルボ)

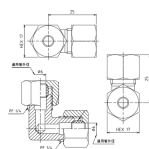

販売価格	880円(税抜) / 968円(税込)		
カタログ価格	880円(税抜) / 968円(税込)		
在庫数	最新在庫: 31 (2026/04/03 16:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1033ページ		



銅管継手(リングジョイント)作業要領
■継手リングジョイントの穴へ止まる位置まで押し込み、ナットを締め付け、その後、ナットを締め付け、ナットを締め付けるまで、ナットを締め付けて下さい。締め付けすぎると、銅管の破損や変形による漏れの原因となります。締め付けすぎによる銅管の破損や変形による漏れの原因となります。

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	RL-2206
適用管外径	6mm	ナット六角対辺	17mm
使用圧力	3.45MPa以下	使用温度範囲	-50~150℃
使用流体	空気・水・油	材質	真鍮
入数	1個		
エルボタイプの両口リングジョイント			
銅管用継手			
リング玉2個付属			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.