


品番：EA426AL-6A

品名：6 x 6 mm リングジョイント(エルボ)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 880円(税抜) / 968円(税込) | | |
| カタログ価格 | 880円(税抜) / 968円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 31 (2026/04/03 15:03現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1033ページ | | |

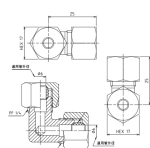

銅管継手(リングジョイント)作業要領
■継手リングジョイントの穴へ止まる位置まで押し込み、ナットを締め付け、その後、ナットを締め付けるまで緩やかに締め付けて下さい。締め付けすぎると、銅管に歪みが生じ、銅管の破損や漏れの原因となります。また、締め付けすぎによる銅管の歪みや破損は、銅管の強度を低下させる原因となります。

仕様

| | | | |
|-------------------|------------|---------|----------|
| メーカー | アソー (ASOH) | 型番 | RL-2206 |
| 適用管外径 | 6mm | ナット六角対辺 | 17mm |
| 使用圧力 | 3.45MPa以下 | 使用温度範囲 | -50~150℃ |
| 使用流体 | 空気・水・油 | 材質 | 真鍮 |
| 入数 | 1個 | | |
| エルボタイプの両口リングジョイント | | | |
| 銅管用継手 | | | |
| リング玉2個付属 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.