

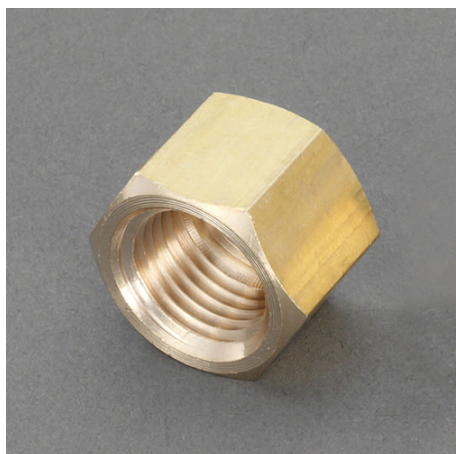


品番 : EA426AN-26

品名 : 10 mmxG 3/8" リングナット

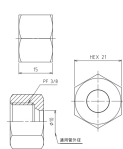

販売価格	290円(税抜)／ 319円(税込)		
カタログ価格	290円(税抜)／319円(税込)		
在庫数	最新在庫: 61 (2026/03/31 17:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1032ページ		

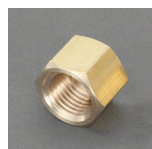

鋼鉄紐手(リングジョイント)作業要領
■鋼をリングナットの穴に止まる位置まで押し込み、ナットを手で締め付けた後、スバメで1/4回転するまで徐々に締め付けて下さい。
※締結時の張力、打撃、振動等には注意して下さい。また、通常の締め付けは変形による残力の発生や残留応力による事後の「応力腐食割れ」が発生する原因になります。

仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	RN-1010
適用管外径	10mm	取付ねじ	G3/8”
六角対辺	21mm	全長	15mm
使用圧力	3.45MPa以下	使用温度	−50〜150℃
使用流体	空気・水・油	材質	真鍮
入数	1個		
銅管用継手			
リングジョイントに使われるナットです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.