
 


品番：EA426AS-2

品名：6.35x6.35mm リングジョイント(両ロックナット付)

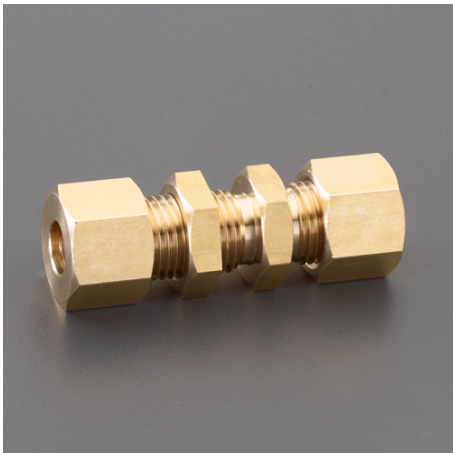

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 960円(税抜) / 1,056円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 960円(税抜) / 1,056円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/13 03:58現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1033ページ                      |      |   |



両ロックナット(リングジョイント)作業要領  
■鎖りリングナットの穴へ止まる位置まで押し込み、ナットを締め付け、その後、ナットを1/2回転させるまで締め付けて下さい。締め付けすぎると、締め付けによる変形による漏れの原因となります。締め付けすぎによる変形による漏れの原因となります。

### 仕様

|         |            |            |           |
|---------|------------|------------|-----------|
| メーカー    | アソー (ASOH) | 型番         | RW-2202   |
| 適用管外径   | 6.35mm     | 本体六角対辺     | 14mm      |
| ナット六角対辺 | 17mm       | ロックナット六角対辺 | 17mm      |
| 全長      | 52mm       | 使用圧力       | 3.45MPa以下 |
| 使用温度    | -50~150℃   | 使用流体       | 空気・水・油    |
| 材質      | 真鍮         |            |           |

両ロックナット付リングジョイント

壁、またはパネルを隔てた銅管を接続するためのリングジョイントです。

専用工具を使わずに接続が可能です。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.