 



品番：EA426AW-23

品名：10 x 10 mm リングジョイント(中間)



販売価格	660円(税抜) / 726円(税込)		
カタログ価格	660円(税抜) / 726円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/04 09:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1032ページ		

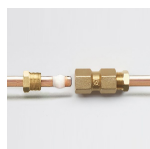

銅管継手(リングジョイント)作業要領
■銅管リングジョイントの止まる位置まで旋回し、ナットを締め、銅管の外径に合わせ、2回ほど回転させる事で確実に締結して下さい。締め過ぎると樹脂スリーブが破損する可能性があります。また、過剰な締め付けによる樹脂の劣化や変形による漏れの原因となります。

仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	OF-421
銅管外径	10×10mm	全長	47.5mm
最高使用圧力	0.6MPa	使用温度範囲	-20~60℃
使用流体	JIS1号灯油(白灯油)	材質	本体:真鍮 スリーブ:樹脂
樹脂製スリーブ			
銅管用継手押えナットを手締め後に2~3回転締付ける事で銅管を接続します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.