


品番：EA426CF-208

品名：R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(フレア-)



販売価格	1,340円(税抜) / 1,474円(税込)		
カタログ価格	1,340円(税抜) / 1,474円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/13 04:00現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1047ページ		

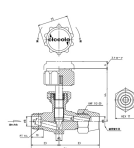

品番	規格	材質	寸法	重量
EA426CF-208	R1/4"	真鍮	8mm	0.015kg

品番	規格	材質	寸法	重量
EA426CF-208	R1/4"	真鍮	8mm	0.015kg

### 仕様

メーカー	アソー (ASOH)	型番	CF-1208
取付ねじ	R1/4"	銅管外径	8mm
使用圧力	0.98MPa以下	使用温度	-10~80℃ (凍結箇所は除く)
使用流体	空気・水・油	材質	真鍮(クロムメッキ仕上げ)

銅管用フレア式

一次側がテーパ(R)外ねじで、二次側が銅管をフレアナットで挟み込むタイプの小型ニードルバルブです。

取り付けには、ナットを通した銅管の端面を拡管する必要があります。

### 代替品



品番 EA425BF-28  
コメント つまみハンドル→レバーハンドル

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

