


品番 : EA426CW-111A

品名 : R 1/8" x Rc1/8" ニードルバルブ



販売価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
カタログ価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/12/16 07:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1088ページ		

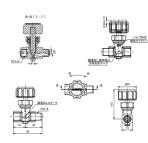

仕様

メーカー	アソー(ASOH)	型番	CM-1011R
取付ねじ	雄:R1/8" 雌:Rc1/8"	使用圧力	0.98MPa以下
使用温度	-10~80°C (凍結箇所を除く)	使用流体	空気・水・油
材質	真鍮(クロムメッキ仕上げ)		
外・内ネジ型のストレートタイプ			
一次側がテーパー(R)外ネジ、二次側がテーパー(Rc)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。			
最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。			
RoHS指令相当品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.